
 
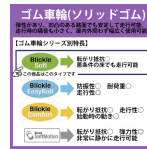


品番：EA986MG-11

品名：125x37.5mm 車輪(ソトラバ`-タイヤ/スチールリム)



販売価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
カタログ価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/23 10:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		

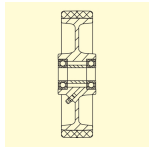

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

車輪径×幅	125×37.5mm	軸径	15mm
軸幅	45mm	材質	タイヤ:軟質ゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、三価クロメート仕上げ)
耐熱温度	-25~80℃(60℃以上で不可容量が減少)	タイヤ硬度	50ショアA
耐荷重	50kg(4km/h)	重量	0.6kg

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

エア入りゴム車輪に次いでパンクの心配がありません。

油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.