


品番 : EA986MG-300

品名 : 300x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



販売価格	18,600円(税抜)／20,460円(税込)		
カタログ価格	18,600円(税抜)／20,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/17 06:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		

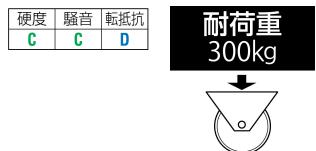

Rolling resistance(転抵抗)
■■□□ Satisfactory

Operating noise(静音性)
■■■□ Very good

Floor surface preservation(床面保護)
■■■□ Very good



ローラーベアリング

軸径に適合したローラーベアリングで

ローラーベアリングの特徴

仕様

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	300×60	軸径(mm)	25
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,281	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.