 



品番：EA986MG-400

品名：400x75mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,700円(税抜) / 19,470円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,700円(税抜) / 19,470円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/23 05:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1697ページ | | |

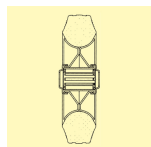

リムは頑丈なスチール製

仕様

| | | | |
|-------|----------|------|--|
| 車輪径×幅 | 400×75mm | 軸径 | 25mm |
| 軸幅 | 90mm | 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 80ショアA | 耐荷重 | 300kg(4km/h) |
| 重量 | 7.1kg | 材質 | タイヤ:ソリッドゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) |

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています

油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

リムは頑丈なスチール製

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

