


品番 : EA986MG-80

品名 : 80x25mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)

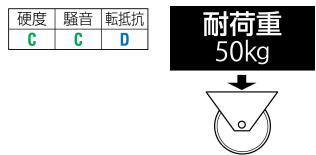

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,500円(税抜) / 2,750円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,500円(税抜) / 2,750円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/02/17 02:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1697ページ                      |      |   |



**Rolling resistance** (転抵抗)  
■■□□ Satisfactory

**Operating noise** (静音性)

■■■□ Very good

**Floor surface preservation** (床面保護)

■■■□ Very good



リムは頑丈なスチール製

## 仕様

|           |         |         |  |
|-----------|---------|---------|--|
| 車輪径×幅(mm) | 80×25   | 軸径(mm)  | 12   |
| 軸幅        | 35mm    | 耐荷重(kg) | 50 (4 km/h)                                    |
| タイヤ硬度     | 80 ショアA | 耐熱温度    | -25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)                 |
| 重量(g)     | 243     | 材質      | タイヤ:ソリッドゴム<br>リム:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) |

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.