
 
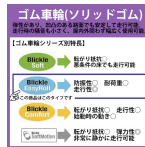


品番：**EA986MH-125**

品名：125x53mm 車輪(ラバ-タイヤ・スチールリム・ボールベアリング)



販売価格	11,400円 (税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 23:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		

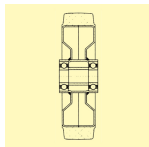

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅	125×53mm	軸径	20mm
軸幅	60mm	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	320kg(4 km/h)
重量	0.8kg	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:ナイロン6

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。

床の保護性能が非常に高く、静音運転です。

油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.