
 
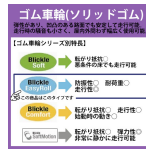


品番：EA986MH-250

品名：250x63mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング)



販売価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
カタログ価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		

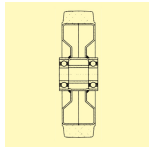

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅	250×63mm	軸径	25mm
軸幅	70mm	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	850kg(4 km/h)
重量	3.6kg	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。

床の保護性能が非常に高く、静音運転です。

油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

グリースニップル付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

