


品番：**EA986MM-300**

品名：306x105mm 車輪(エラストックタイヤ・スチールリム・ベアリング)



販売価格	54,100円(税抜) / 59,510円(税込)		
カタログ価格	54,100円(税抜) / 59,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 04:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		

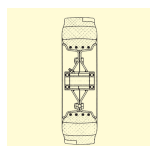

リムは頑丈なスチール製

#### 仕様

車輪径×幅	306×105mm	軸径	25mm
軸幅	75mm	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	70ショアA	耐荷重	450kg(4km/h)
寸法	タイヤ:4.00-4 リム:2.50C-4	重量	8.3kg
材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、ブルークロメート、六価クロムフリー)		

パンク防止、メンテナンス不要

非常に優れた操作快適性

床面保護性能が非常に高く、低騒音運転

ボールベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

