 



品番：EA986MN-100

品名：100x40mm 車輪(ポ^ロリウレタンタイヤ・アルミリム・ベ^アリング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,000円(税抜) / 11,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,000円(税抜) / 11,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/24 00:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1697ページ | | |

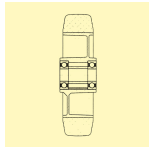

動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

| | | | |
|-------|----------|------|-----------------------------|
| 車輪径×幅 | 100×40mm | 軸径 | 15mm |
| 軸幅 | 40mm | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上で不可容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 75ショアA | 耐荷重 | 320kg(4km/h) |
| 重量 | 0.5kg | 材質 | タイヤ: ポリウレタン リム: アルミダイカスト |

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性や裂け性能が非常に高く、悪環境下でもタイヤが傷つきにくい。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

サイズによってホイールの形状は異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.