 



品番：EA986MN-160

品名：160x50mm 車輪(ポ<sup>ロ</sup>リウレタンタイヤ・アルミリム・ベ<sup>ア</sup>リング)



販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/24 01:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		

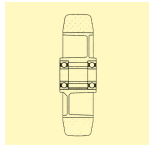

動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

### 仕様

車輪径×幅	160×50mm	軸径	20mm
軸幅	60mm	耐熱温度	-20~70℃(40℃以上で不可容量が減少)
タイヤ硬度	75ショアA	耐荷重	580kg(4km/h)
重量	1.2kg	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性や裂け性能が非常に高く、悪環境下でもタイヤが傷つきにくい。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

サイズによってホイールの形状は異なります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.