


品番：EA986MN-4

品名：200x50mm 車輪(ポ リウレタンタイヤ・アルミリム)



販売価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
カタログ価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 05:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		

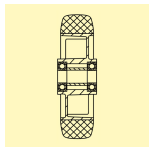

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

仕様

車輪径×幅	200×50mm	軸径	20mm
軸幅	60mm	耐熱温度	-20~70℃(40℃以上で不可容量が減少)
耐荷重	750kg(4km/h)	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がる際の抵抗が非常に少なく、スムーズに走行可能。高速走行に適しています

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

耐摩耗性や裂け性能が非常に高く、悪環境下でもタイヤが傷つきにくい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.