


品番：**EA986MN-5**

品名：250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム)

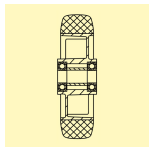

|         |                                     |      |   |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>34,000円</b> (税抜) / 37,400円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 34,000円(税抜) / 37,400円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | <b>最新在庫: 2</b> (2026/06/23 04:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1697ページ                             |      |   |



動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

### 仕様

|       |              |      |                           |
|-------|--------------|------|---------------------------|
| 車輪径×幅 | 250×50mm     | 軸径   | 25mm                      |
| 軸幅    | 60mm         | 耐熱温度 | -20~70℃(40℃以上で不可容量が減少)    |
| 耐荷重   | 850kg(4km/h) | 材質   | タイヤ:ポリウレタン<br>リム:アルミダイカスト |

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がる際の抵抗が非常に少なく、スムーズに走行可能。高速走行に適しています

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

耐摩耗性や裂け性能が非常に高く、悪環境下でもタイヤが傷つきにくい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.