


品番 : EA986MP-125

品名 : 125x54mm 車輪(ホ`リウレタンタイヤ・アルミリム・ハ`アリング)

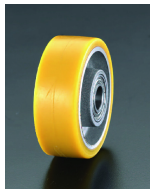

販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 10:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
550kg

Rolling resistance(転抵抗)  
■ ■ ■ Very good  
 Operating noise(静音性)  
■ ■ ■ Good  
 Floor surface preservation(床面保護)  
■ ■ ■ Good

**ボールベアリング**

ボールベアリングは、摩擦を減らし、回転をスムーズにします。また、衝撃に強い構造になっています。また、ボールベアリングは、摩擦を減らし、回転をスムーズにします。また、衝撃に強い構造になっています。

**ポリウレタン車輪**

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 静音性: 騒音レベルが低く、作業環境が静かです。
- 転抵抗: 転抵抗が低く、走行がスムーズです。
- 床面保護: 床面を傷つけず、清潔な環境を維持できます。
- 耐久性: 摩耗に強く、長寿命です。

品名	EA986MP-125
規格	ISO 228
材質	ポリウレタンタイヤ、アルミダイカストリム
重量	577g
耐荷重	550kg
耐熱温度	-20~70℃
転抵抗	Good
騒音	Low
床面保護	Good

動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

**仕様**

車輪径×幅(mm)	125×40	軸径(mm)	15
耐荷重(kg)	550 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	577
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: アルミダイカスト		

ボールベアリング

サイズによってホイールの形状は異なります。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.