


品番：EA986MP-150

品名：150x50mm 車輪(ホリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

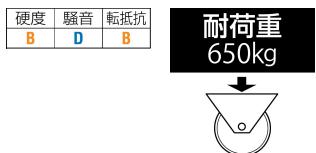

販売価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/02/17 04:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



Rolling resistance(転抵抗)
★★★★□ Very good
★★★★□ Good

Operating noise(静音性)
★★★★□ Good

Floor surface preservation(床面保護)
★★★★□ Good



動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	150×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	650 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1.046	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト

ボールベアリング

サイズによってホイールの形状は異なります。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.