


品番：EA986MP-160

品名：160x50mm 車輪(ポ リウレタンタイヤ・アルミリム・ベ アリング)

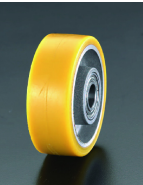

販売価格	16,000円 (税抜) / 17,600円 (税込)		
カタログ価格	16,000円 (税抜) / 17,600円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 15:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Very good
Operating noise (静音性)
●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Good



動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	160×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	750 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20～70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,124	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト

ボールベアリング
サイズによってホイールの形状は異なります。
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.