 



品番：EA986MP-250

品名：250x60mm 車輪(ポ^ロリウレタンタイヤ・アルミリム・ベ^アリング)



販売価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
カタログ価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/03 10:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		

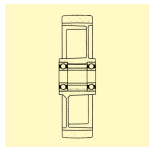

動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅	250×60mm	軸径	25mm
軸幅	70mm	耐熱温度	-20~70℃(40℃以上で負荷容量が減少)
耐荷重	1000kg(4km/h)	タイヤ硬度	92ショアA
重量	2.6kg	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

黄色のタイヤで、跡が残りづらく染みになりません。

高い耐摩耗性

サイズによってホイールの形状は異なります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.