 



品番：**EA986MV-10**

品名：260x 85mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)



販売価格	8,470円 (税抜) / 9,317円(税込)		
カタログ価格	8,470円(税抜) / 9,317円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/08 07:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

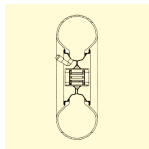

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅	260×85mm	軸径	20mm
軸幅	75mm	耐熱温度	-20~40℃ (30℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度	60ショアA	耐荷重	150kg(4km/h)
重量	1.3kg	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:ポリプロピレン

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

