 



品番：**EA986MV-18**

品名：400x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)



販売価格	<b>15,200円</b> (税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 0</b> (2026/07/08 07:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

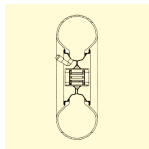

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

### 仕様

車輪径×幅	400×100mm	軸径	25mm
軸幅	75mm	耐熱温度	-20~40℃ (30℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度	60ショアA	耐荷重	250kg(4km/h)
重量	2.4kg	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:ポリプロピレン

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

