

品番：EA986N-100


品名：100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)



販売価格	7,400円(税抜)／8,140円(税込)		
カタログ価格	7,400円(税抜)／8,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/17 06:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



Rolling resistance (転滾抵抗)
耐荷重
Operating noise (静音性)
Floor surface preservation (床面保護)

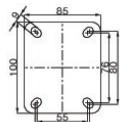

グリスニップル付車輪

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	100×35
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)
耐熱温度	-100°C~600°C	重量(g)	1,400
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄		

プレート取付け型

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シリバー塗装

中荷重タイプ

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

