

品番 : EA986N-125


品名 : 125mm キャスター(固定金具・スティール車輪)



販売価格	8,780円(税抜) / 9,658円(税込)		
カタログ価格	8,780円(税抜) / 9,658円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/17 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



Rolling resistance (転滚动)   
 转滚动量 Excellent  
 Operating noise (静音性)   
 静音性 Sufficient  
 Floor surface preservation (床面保護)   
 床面保護 Sufficient

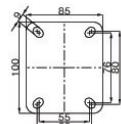

グリスニップル付車輪

### 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	125×35
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)
耐熱温度	-100°C~600°C	重量(g)	1,940
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄		

プレート取付け型

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シリバー塗装

中荷重タイプ

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

