

品番 : EA986N-150

品名 : 150mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

 



販売価格	14,100円(税抜)／15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜)／15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/17 05:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



Rolling resistance (転滚动阻力)  
Excellent  
Operating noise (静音性)  
Sufficient  
Floor surface preservation (床面保護)  
Sufficient

耐荷重  
350kg

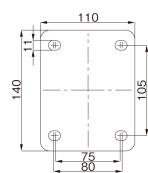

グリスニップル付車輪

### 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	190	耐荷重(kg)	400 (4 km/h)
耐熱温度	-100°C~600°C	重量(g)	3,687
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄		

プレート取付け型

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シリバー塗装

中荷重タイプ

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

