
品番: EA986N-200

品名: 200mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

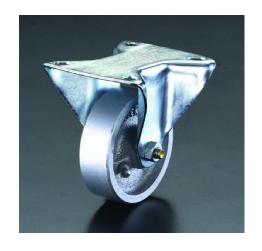

販売価格	18,200円(税抜)/20,020円(税込)					
カタログ価格	18,200円(税抜)/20,020円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/12 00:23現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1744ページ					















## グリスニップル付車輪

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

## 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	200×50			
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	400 (4 km/h)			
耐熱温度	−100℃~600℃	重量(g)	5,320			
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:鋳鉄					
プレート取付け型						
車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装						
中荷重タイプ						

## 株式会社エスコ