

品番：EA986NA-100

品名：100mm キャスター(自在金具・スチール車輪)



 

販売価格	8,560円(税抜) / 9,416円(税込)		
カタログ価格	8,560円(税抜) / 9,416円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/12 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1744ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (静音性)
●●●●● Sufficient
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Sufficient



硬度 騒音 耐抵抗
A E A

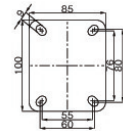

グリスニップル付車輪

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	100×35
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)
耐熱温度	-25℃~70℃	重量(g)	1,510
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化处理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄		
プレート取付け型			
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具			
車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装			
プレーンベアリング			
グリスニップル付車輪			
中荷重タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

