



品番：EA986NA-200

品名：200mm キャスター(自在金具・スチール車輪)

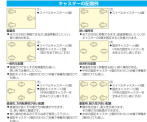

販売価格	21,300円(税抜) / 23,430円(税込)		
カタログ価格	21,300円(税抜) / 23,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/29 04:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		

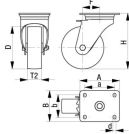

グリスニップル付車輪

仕様

仕様	自在車輪ストッパー無し	車輪径×幅	200×50mm
全高	235mm	偏心(オフセット)	65mm
取付穴径	11mm	取付穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	タイヤ硬度	180~220HB
耐荷重	400kg(4km/h)	重量	6.2kg
耐熱温度	-25℃~70℃	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ 三価クロメート仕上げ) 車輪:鋳鉄

切粉やガラス片、鋭利なゴミが床に落ちていても、車輪に刺さらず進めます。

ゴムや樹脂製車輪に比べて経年劣化がほぼなく、耐摩耗性と非常に優れた転がり抵抗の軽さを実現しています。

適切な給油を行うことで長期にわたり安定した走行性能を維持します。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装

プレート取付け型

中荷重タイプ

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

※塗装床やタイルなどのデリケートな床面では、床を傷つける恐れがあります。硬質なコンクリートや鉄板・レール上でのご使用を推奨します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.