


品番：EA986NA-4

品名：150mm キャスター(自在・後ブレーキ・スチール車輪)



販売価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		

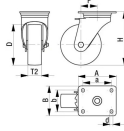

グリスニップル付車輪

仕様

用途	設備・機械の足回り、製造ラインの台車・治具移動に	仕様	自在車輪後ろストッパー付き
車輪径×幅	150×50mm	全高	190mm
偏心(オフセット)	62mm	取付穴径	11mm
取付穴間距離	105×75~80mm	プレートサイズ	140×110mm
耐熱温度	-25℃~70℃	タイヤ硬度	180~220HB
耐荷重	400kg(4km/h)	重量	4.9kg
材質	金具:スチール (プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 鋳鉄		

適切な給油を行うことで長期にわたり安定した走行性能を維持します。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

切粉やガラス片、鋭利なゴミが床に落ちていても、車輪に刺さらず進めます。

ゴムや樹脂製車輪に比べて経年劣化がほぼなく、耐摩耗性と非常に優れた転がり抵抗の軽さを実現しています。

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装

プレート取付け型

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

中荷重タイプ

※塗装床やタイルなどのデリケートな床面では、床を傷つける恐れがあります。硬質なコンクリートや鉄板・レール上でのご使用を推奨します。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.