



品番：EA986NM-80

品名：80mm キャスター(固定金具・スチール車輪)

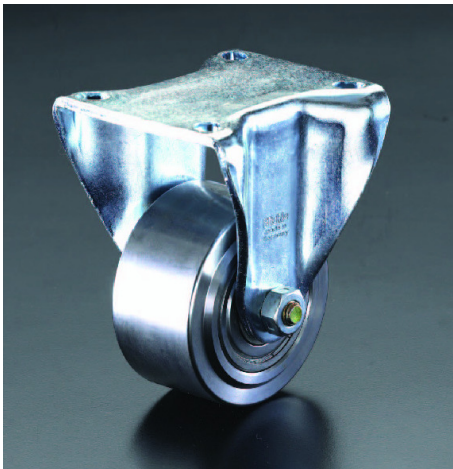


販売価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/15 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1744ページ		

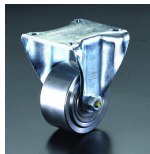

Rolling resistance (転がり抵抗)
■ ■ ■ ■ ■ Excellent
Operating noise (静音性)
■ ■ ■ ■ ■ Sufficient
Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ ■ ■ Sufficient



硬度 騒音 転がり抵抗
A E A

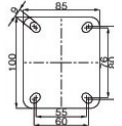

衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	80×40
全高(mm)	120	耐荷重(kg)	700 (4 km/h)
耐熱温度	-20℃~120℃	重量(g)	1,964
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドスチール		
重荷重タイプ			
取付け金具は頑丈なプレス鋼板製			
ボールベアリング			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.