

品番：EA986NN-100

品名：100mm キャスター(自在金具・スチール車輪)




販売価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
カタログ価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)  
●●●●● Excellent  
Operating noise (静音性)  
●●●●● Sufficient  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●●● Sufficient



硬度 騒音 転がり抵抗  
A E A

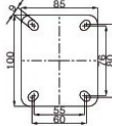

衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

### 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	100×40
全高(mm)	140	耐荷重(kg)	700 (4 km/h)
耐熱温度	-20℃~120℃	重量(g)	3,450
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドスチール		
重荷重タイプ			
取付け金具は頑丈なプレス鋼板製			
ボールベアリング			
プレート取付け型			
自在旋回部内にもボールベアリング付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

