


品番：EA986NV-100

品名：100mm キャスター(スチール車輪・レール用)

 


販売価格	32,600円(税抜) / 35,860円(税込)		
カタログ価格	32,600円(税抜) / 35,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/29 22:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		

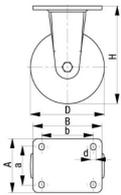

Rolling resistance (転がり抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (静音性)
●●●●● Sufficient
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Sufficient

硬度	騒音	転がり抵抗
A	E	A



溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	100×36
全高(mm)	157	耐荷重(kg)	800
耐熱温度	-20℃~120℃	重量(g)	4,200
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄	タイヤ硬度	180~220HB

工場内設備の重荷重搬送物に最適です。

プレート取付け型

重荷重タイプ

ボールベアリング

グリスニップル付車輪

取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装

A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.