


品番：EA986NV-1150

品名：150mm キャスター(ナイロン車輪・レール用)



販売価格	72,100円(税抜) / 79,310円(税込)		
カタログ価格	72,100円(税抜) / 79,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/06 14:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		

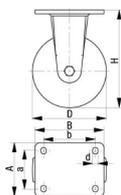

固定	輪径	軸径
A	D	A



キャストナイロン
一般的キャストナイロンに比べて、耐荷重・圧力強
度・寿命・熱安定性に優れており、軸が
腐食が非常に少なくなっています。

耐荷重計算式
 $T = E \times Z \times S$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

軸径 軸径 軸径 軸径 軸径 軸径 軸径 軸径 軸径 軸径



仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	150×36
全高(mm)	200	耐荷重(kg)	900
耐熱温度	-20~80°C(35°C以上では負荷容量が減少します。)	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:キャストナイロン
重量(kg)	3.06	タイヤ硬度	80ショアD

取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造

圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪

工場内設備の重荷重搬送物に最適です。

プレート取付け型

重荷重タイプ

ボールベアリング

T3:36mm、T4:13mm、D:150mm、H:200mm

A:110mm、B:140mm、D:150mm、H:200mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.