 
 


品番：EA986PF-12


品名：32mm キャスター(自在金具付)



販売価格	155円(税抜) / 171円(税込)		
カタログ価格	155円(税抜) / 171円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2026/04/25 06:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1677ページ		



平台車

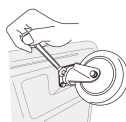

仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	G-32R
キャスター	自在車	本体ベアリング	シングルベアリング
ストッパー	無し	車輪径×幅	φ32×14mm
全高	42mm	取付方法	プレート式
取付座	38×32mm	取付寸法	30×24mm
取付穴径	4.2mm	偏芯	10mm
旋回半径	27mm	耐荷重	12kg
材質	金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ゴム	重量	49g

平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター

旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.