


品番：EA986PF-42

品名：75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

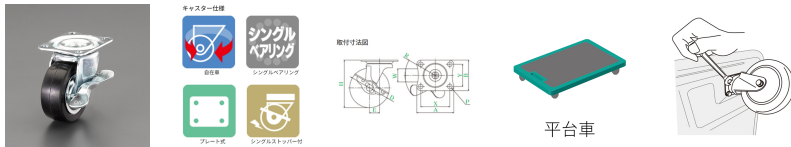

販売価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
カタログ価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/22 11:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1678ページ		



### 仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	G-75RHS
キャスター	自在車	本体ベアリング	シングルベアリング
ストッパー	シングルストッパー	車輪径×幅	φ75×25mm
全高	90mm	取付方法	プレート式
取付座	70×58mm	取付寸法	55×42mm
取付穴径	8.8mm	偏芯	21mm
旋回半径	59mm	耐荷重	51.0kg
材質	金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ゴム	重量	325g

平台車、複写機、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター(ストッパー付)

静音性に優れています。

旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

