



品番：EA986PF-81

品名：25mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)

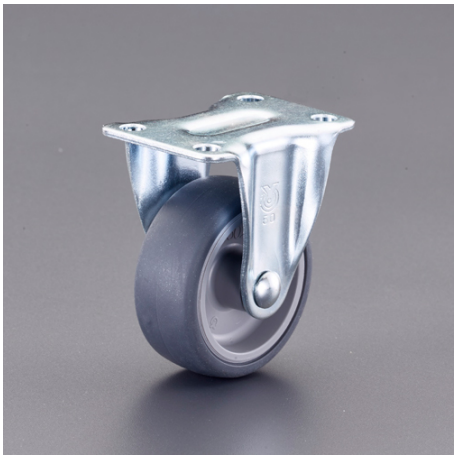



販売価格	110円(税抜)／ 121円(税込)		
カタログ価格	110円(税抜)／121円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2026/02/16 18:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1679ページ		

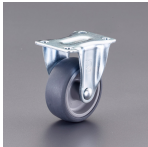


エラストマー車輪

① ソフトな素材(弾性体)を採用し、歩行時の静音性に優れています。
② 車輪が滑り止まり(グリップ)効果により、滑り止め効果に優れています。
③ 車輪が滑り止まり(グリップ)効果により、滑り止め効果に優れています。

  取付寸法図



平台車

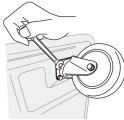

仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GR-25EL
キャスター	固定車	ストッパー	無し
車輪径×幅	φ25×12mm	全高	35mm
取付方法	プレート式	取付座	36×18mm
取付寸法	29mm	取付穴径	4.2mm
耐荷重	8.2kg	材質	金具・取付部:スチール 車輪:エラストマー ホイル:PP
重量	24g		
平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター			
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.