



品番：EA986PF-83

品名：38mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)

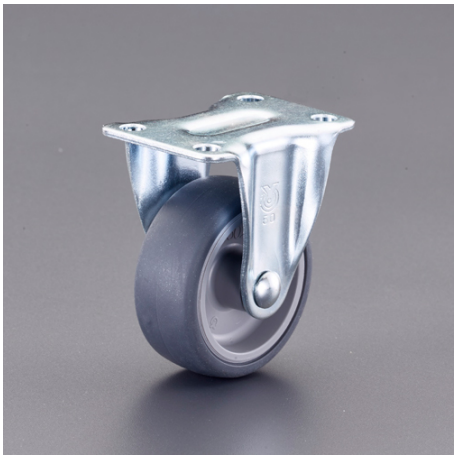

販売価格	185円(税抜)／ 204円(税込)		
カタログ価格	185円(税抜)／204円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/16 21:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1679ページ		

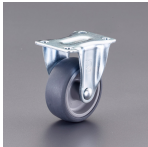

キャスター仕様



固定車

 
 


プレート式


エラストマー車輪

① ソフトな素材(弾性材料)で、歩行時の衝撃に吸収します。
② 車輪の直径が38mmと小さく、狭い隙間にも容易に設置できます。
③ 車輪の素材が柔らかいため、床面を傷みにくいです。

取付寸法図



平台車

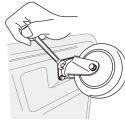

仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GR-38EL
キャスター	固定車	ストッパー	無し
車輪径×幅	φ38×17mm	全高	50mm
取付方法	プレート式	取付座	46×25mm
取付寸法	36×15mm	取付穴径	5.3mm
耐荷重	20.4kg	材質	金具・取付部:スチール 車輪:エラストマー ホイル:PP
重量	50g		

平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター

走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.