


品番：EA986PH-100

品名：100mm/ W3/8"キャスター-(自在ストッパ°-付/2個)

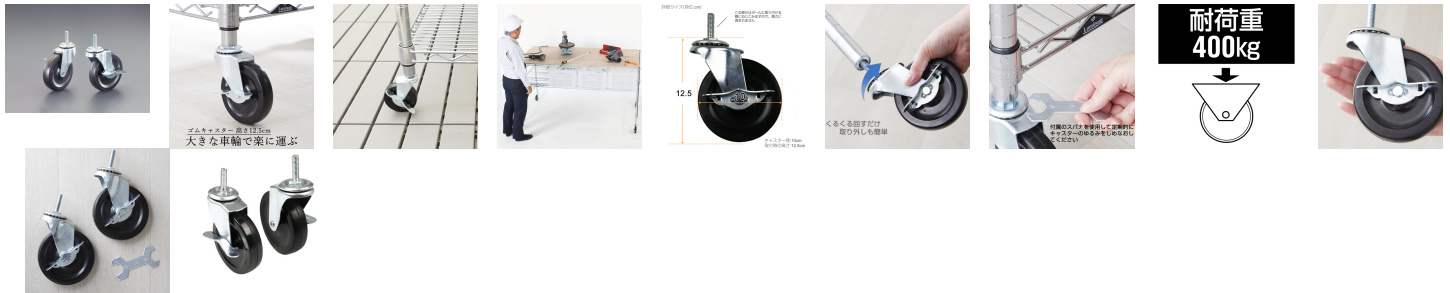

販売価格	5,230円(税抜) / 5,753円(税込)		
カタログ価格	5,230円(税抜) / 5,753円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/25 21:34現在)		
商品入数	2	販売単位	ST
カタログページ	1679ページ		



仕様

仕様	自在ストッパー付	サイズ	キャスター: $\phi 100 \times 24.5$ (幅) mm 取付高: 125mm ネジ径: 9mm
重量	約550g(1個)	耐荷重	静止時: 400kg 走行移動時: 80kg
材質	金具: スチール(亜鉛メッキ) 車輪: ゴム	使用温度範囲	-40~80°C
入数	2個	注意事項	・フローリングの上で使用すると車輪跡がつく場合がございますのでご注意ください。 ・クッションフロアー材(塩化ビニル製、PVC製)の上で使用されると、環境(※)によっては、色移り(移行)現象により、フロアー材の表面が変色する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※長時間同じ場所での固定、紫外線の多く当たる場所、湿度の高い場所など。

ボール径 $\phi 25$ mm用キャスター

丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。

業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。

ストッパー付なので固定も出来て安心。

スパナ付

ねじサイズ

3/8" 16山

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.