 



品番：EA986PJ-6

品名：125mm 段差乗越えキャスタ-2個(ベース 122x122mm)



販売価格	44,300円(税抜) / 48,730円(税込)		
カタログ価格	44,300円(税抜) / 48,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/03 09:10現在)		
商品入数	2	販売単位	St
カタログページ	1685ページ		

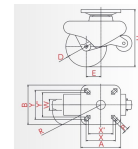

### 仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	BPT125RHKP2SF-DD9090
キャスター	自在車	本体ベアリング	ラジアルベアリング
ストッパー	無し	ホイールベアリング	ラジアルベアリング
車輪径×幅	φ125×34mm (副輪: φ50×28mm)	全高	177mm
取付方法	プレート式	取付座	122×122mm
取付寸法	90×90mm(75×75mm)	取付穴径	11mm
偏芯	45mm	旋回半径	115mm
耐荷重	102kgf	材質	金具: スチール 取付部: PA6/GF 車輪: ゴム ホイール: ナイロン リンクカム: スチール
重量	2100g	入数	2個

D-Drive(段差乗り越え機能)搭載。 段差を乗り越えるキャスター

段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。

手押し台車、ロールボックスパレットなどに

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.