


品番 : EA986PN-203

品名 : 150mm キャスター(自在固定切替・左ペダル)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,220円(税抜) / 5,742円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,220円(税抜) / 5,742円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/02/17 16:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1683ページ                      |      |   |

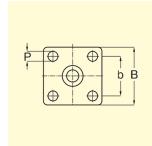

耐荷重  
160kg



160kg



カタログ訂正

25/03/24 スtopperはついていません (NO56.57 1012)

## 仕様

|         |                     |       |               |
|---------|---------------------|-------|---------------|
| メーカー    | 東正車輪(TOSEI)         | 型番    | SMJ-150RB-KL  |
| 仕様      | 自在固定切替(左)<br>ストッパー無 | 車輪径×幅 | 150×38mm      |
| 全高      | 190mm               | 耐荷重   | 160kg         |
| 耐熱温度    | -5°C~60°C           | 材質    | 金具:スチール、車輪:ゴム |
| 穴径      | 11mm                | 取付ピッチ | 75×75mm       |
| プレートサイズ | 102×102mm           | ペダル色  | 黄             |
| 重量      | 1830g               |       |               |

ペアリング入り

弾性のあるゴム車

ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。

台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.