


品番 : EA986PN-206

品名 : 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

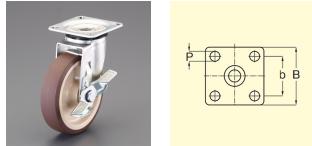

販売価格	6,470円(税抜) / 7,117円(税込)		
カタログ価格	6,470円(税抜) / 7,117円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/17 08:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1683ページ		



仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	SMJ-150UB-S
仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅(mm)	150×38
耐荷重(kg)	160	穴径	11mm
取付ピッチ	75×75mm	プレートサイズ	102×102mm
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン	全高(mm)	190
耐熱温度	-5°C~60°C	重量(g)	1630

ペアリング入り

耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。

車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.