


品番 : EA986PN-208

品名 : 150mm キャスター(自在固定切替/左<sup>°</sup>ダル)



販売価格	7,250円(税抜) / 7,975円(税込)		
カタログ価格	7,250円(税抜) / 7,975円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/17 06:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1683ページ		

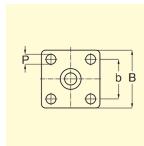

## 仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	SMJ-150UB-KL
仕様	自在固定切替(左) ストッパー無	車輪径×幅	150×38mm
全高	190mm	耐荷重	160kg
耐熱温度	-5°C~60°C	材質	金具:スチール、車輪:ウレタン
穴径	11mm	取付ピッチ	75×75mm
プレートサイズ	102×102mm	ペダル色	黄
重量	1720g		

ペアリング入り

耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。

ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマリ込み自在車を固定車に変えて使用可能。

台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

