 



品番：EA986PN-321

品名：75mm キャスター-(自在金具/Wストップ°-/高導電)



販売価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
カタログ価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/07/08 09:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		

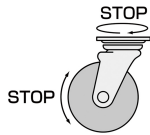

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	WJ-75RBE-WS
仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅(mm)	75×32
全高(mm)	100	耐荷重(kg)	70
穴径(d)	9.5mm	取付ピッチ(P1×P2)	63×63mm
プレートサイズ(F1×F2)	82×82mm	耐熱温度	-5~60°C
材質	金具:スチール 車輪:導電ゴム	軸径	10mm
偏心(E)	28mm		

ベアリング入り

ダブルストッパー付

中荷重

ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に幅広く採用されている汎用タイプ。

静電気によるトラブルを防ぐ、高い導電性能。

電気抵抗値: $1 \times 10^3 \Omega$ 以下の圧倒的な導電性

優れた導電性能で静電気を放出、あらゆる環境下で静電気による災害防止に貢献します。

静電気の除去により塵埃の吸着を防止、高い防塵効果を発揮します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.