 




品番：EA986PN-322

品名：100mm キャスター-(自在金具/Wストップ°-/高導電)

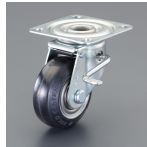

販売価格	3,640円(税抜) / 4,004円(税込)		
カタログ価格	3,640円(税抜) / 4,004円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/07/08 09:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		

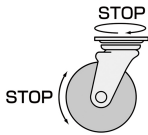

### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	WJ-100RBE-WS
仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅(mm)	100×35
全高(mm)	144	耐荷重(kg)	100
穴径(d)	10.5mm	取付ピッチ(P1×P2)	71×71mm
プレートサイズ(F1×F2)	95×95mm	耐熱温度	-5~60°C
材質	金具: スチール 車輪: 導電ゴム	軸径	12mm
偏心(E)	35mm		

ベアリング入り

ダブルストッパー付

中荷重

ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に幅広く採用されている汎用タイプ。

静電気によるトラブルを防ぐ、高い導電性能。

電気抵抗値:  $1 \times 10^3 \Omega$  以下の圧倒的な導電性

優れた導電性能で静電気を放出、あらゆる環境下で静電気による災害防止に貢献します。

静電気の除去により塵埃の吸着を防止、高い防塵効果を発揮します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.