



品番：EA986PN-33

品名：130mm キャスター(自在金具付)

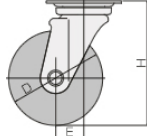

販売価格	3,960円(税抜) / 4,356円(税込)		
カタログ価格	3,960円(税抜) / 4,356円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/14 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1682ページ		

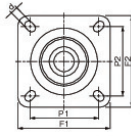

※キャスター・車輪の仕様  
本製品は、車輪の材質がゴム製のため、滑り止めの効果は期待できません。  
また、車輪の材質がゴム製のため、油や溶剤に長時間接触すると、車輪の劣化や変形の原因となります。  
また、車輪の材質がゴム製のため、高温・低温に長時間暴露すると、車輪の劣化や変形の原因となります。  
また、車輪の材質がゴム製のため、鋭利な角や突起物と接触すると、車輪の劣化や変形の原因となります。  
また、車輪の材質がゴム製のため、長時間の連続使用による発熱による劣化や変形の原因となります。



### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	WJ-130RB
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	130×38mm
全高	177mm	耐荷重	180kg
穴径	11mm	取付ピッチ	80×80mm
プレートサイズ	108×108mm	耐熱温度	-20℃~80℃
材質	金具:スチール、車輪:ゴム	偏心	40mm
重量	1.95kg	用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。		

ベアリング入り

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

