 



品番：EA986PN-334

品名：125mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,350円(税抜) / 8,085円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,350円(税抜) / 8,085円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/07/08 10:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1682ページ | | |

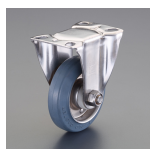

仕様

| | | | |
|----------------|-------------------|------------------------|------------------|
| メーカー | 東正車輛 (TOSEI) | 型番 | SUS-SK-125R |
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | 125×38 |
| 全高(mm) | 168 | 耐荷重(kg) | 150 |
| 穴径(d) | 11mm | 取付ピッチ(P1×P2 (P1'×P2')) | 100×53(112×56)mm |
| プレートサイズ(F1×F2) | 140×93mm | 耐熱温度 | -5~60℃ |
| 材質 | 金具:ステンレス 車輪:ゴム | 軸径 | 12mm |

ベアリング無し

中軽荷重

耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。

水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.