
 


品番：EA986PN-52

品名：100mm キャスター(固定金具付)

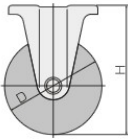

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,810円(税抜) / 3,091円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,810円(税抜) / 3,091円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 48 (2026/05/14 16:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1684ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------------------|-------|--|
| メーカー | 東正車輛 (TOSEI) | 型番 | WK-100UB |
| 仕様 | 固定ストッパー無 | 車輪径×幅 | 100×32mm |
| 全高 | 144mm | 耐荷重 | 180kg |
| 穴径 | 10.5mm | 取付ピッチ | 80×45mm |
| プレートサイズ | 116×79mm | 耐熱温度 | -15℃~70℃ |
| 材質 | 金具:スチール、車輪:ウレタン | 重量 | 0.9kg |
| 用途 | ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など | 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 |

ベアリング入り

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考慮、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.