
 


品番：EA986PN-53

品名：130mm キャスター(固定金具付)

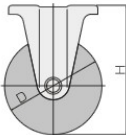

販売価格	4,680円(税抜) / 5,148円(税込)		
カタログ価格	4,680円(税抜) / 5,148円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/08 09:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		



#### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	WK-130UB
仕様	固定ストッパー無	車輪径×幅	130×36mm
全高	177mm	耐荷重	250kg
穴径	11mm	取付ピッチ	100×56mm
プレートサイズ	138×93mm	耐熱温度	-15℃~70℃
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン	重量	1.7kg
用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
ベアリング入り			
重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。			
安全率を考慮、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.