
 


品番：EA986PN-62

品名：100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)

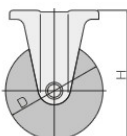

販売価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
カタログ価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/05/14 16:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		



#### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	WK-100UB-SR
仕様	固定ストッパー付(右)	車輪径×幅	100×32mm
全高	144mm	耐荷重	180kg
穴径	10.5mm	取付ピッチ	80×45mm
プレートサイズ	116×79mm	耐熱温度	-15℃~70℃
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン	重量	1.0kg
用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。

ベアリング入り

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考慮、最大荷重×80%程度での使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.