

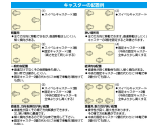


品番：EA986PN-66

品名：75mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)

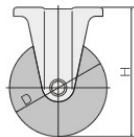

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,890円(税抜) / 3,179円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,890円(税抜) / 3,179円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 24 (2026/07/08 09:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1684ページ | | |

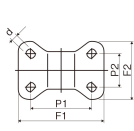

仕様

| | | | |
|--------|---|-----------|-------------------------|
| メーカー | 東正車輛 (TOSEI) | 型番 | WK-75UB-SL |
| 仕様 | 固定ストッパー付(左) | 車輪径×幅(mm) | 75×32 |
| 全高(mm) | 100 | 耐荷重(kg) | 120 |
| 穴径(d) | 9.5mm | P1×P2 | 63×40mm |
| F1×F2 | 95×72mm | 耐熱温度 | -15~70℃ |
| 使用温度範囲 | -5℃~60℃ | 材質 | 金具:スチール、車輪:ウレタン |
| 重量(g) | 540 | 用途 | ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など |
| 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。 | | |

ベアリング入り

耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。

車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.