


品番 : EA986PN-74

品名 : 150mm キャスター(自在金具付)

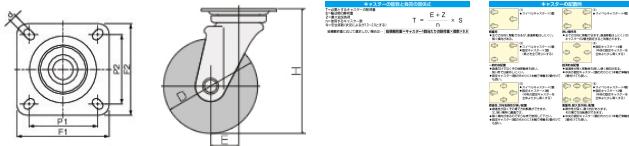

販売価格	6,190円(税抜) / 6,809円(税込)		
カタログ価格	6,190円(税抜) / 6,809円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/16 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		



仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	WJ-150UB
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	150×38mm
全高	198mm	耐荷重	300kg
穴径	11mm	取付ピッチ	90×90mm
プレートサイズ	120×120mm	耐熱温度	-15°C~70°C
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン	重量	2.5kg
偏心	45mm	用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。		
ペアリング入り			
重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。			
安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

