



品番 : EA986PN-81

品名 : 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

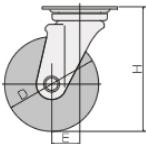

販売価格	3,310円(税抜) / 3,641円(税込)		
カタログ価格	3,310円(税抜) / 3,641円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/16 21:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		

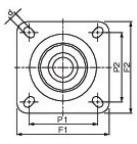

## 仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	WJ-75UB-WSR
仕様	自在ストッパー付(右)	車輪径×幅	75×32mm
全高	100mm	耐荷重	120kg
穴径	9.5mm	取付ピッチ	63×63mm
プレートサイズ	82×82mm	耐熱温度	-15°C~70°C
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン	重量	0.6kg
偏心	28mm	用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。		

ペアリング入り

ダブルストッパー:車輪の回転と金具の回転を同時に止めます。

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.