

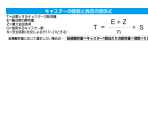


品番：EA986PN-81

品名：75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

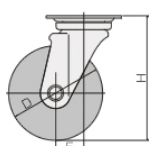

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,310円(税抜) / 3,641円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,310円(税抜) / 3,641円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2026/05/14 16:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1684ページ | | |

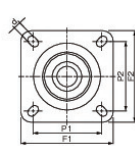

仕様

| | | | |
|---------|--|-------|-------------------------|
| メーカー | 東正車輛 (TOSEI) | 型番 | WJ-75UB-WSR |
| 仕様 | 自在ストッパー付(右) | 車輪径×幅 | 75×32mm |
| 全高 | 100mm | 耐荷重 | 120kg |
| 穴径 | 9.5mm | 取付ピッチ | 63×63mm |
| プレートサイズ | 82×82mm | 耐熱温度 | -15℃~70℃ |
| 材質 | 金具:スチール、車輪:ウレタン | 重量 | 0.6kg |
| 偏心 | 28mm | 用途 | ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など |
| 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 | | |

ベアリング入り

ダブルストッパー:車輪の回転と金具の回転を同時に止めます。

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.