 



品番 : EA986PP-12

品名 : 75mm キャスター(自在金具)



販売価格	990円(税抜)／1,089円(税込)		
カタログ価格	990円(税抜)／1,089円(税込)		
在庫数	最新在庫: 37 (2026/02/17 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		

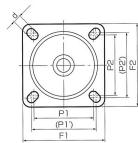

耐荷重  
60kg



## 仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	SJ-75R
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	75×25mm
耐荷重	60kg	穴径(d)	8mm
P1×P2(P1'×P2')	55×42mm	F1×F2	70×58mm
耐熱温度	-20~80°C	材質	金具:スチール、 車輪:ゴム
全高	93mm	用途	電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など

中軽荷重用のキャスターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.