
 
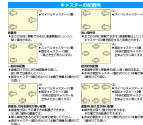


品番：EA986PP-23

品名：100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/04/10 14:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		

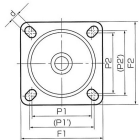

## 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SJ-100RB-S
仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅	100×32mm
耐荷重	120kg	穴径(d)	12mm
P1×P2(P1'×P2')	68×68(71×71)mm	F1×F2	90×90mm
耐熱温度	-20~80°C	材質	金具: スチール、 車輪: ゴム
全高	132mm	用途	電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など
ストッパー付			
ベアリング入り			
中軽荷重用のキャスターです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.